


商品描述/产品说明

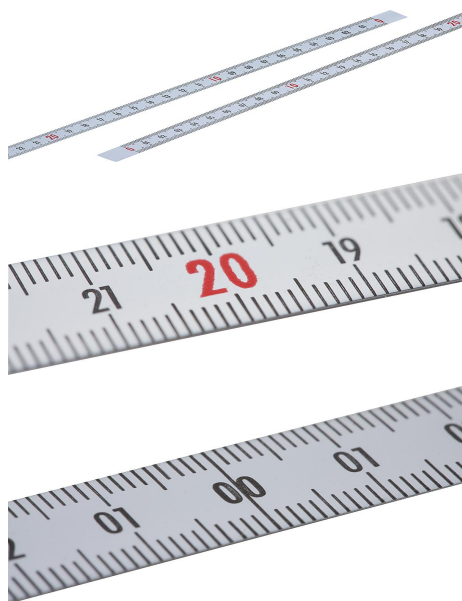

产品说明

材料：
钢制。

规格：
经涂漆处理。

提示：


标尺，上下边缘带有 mm 刻度，黑色，连续厘米编号。十位数为红色（长度不超过 1 m，零点中心仅为黑色）。

标尺背面为自贴型，带有保护膜。可以在粘贴前取下。

应用：

标尺可用于任何需要进行精准测量的位置。它通常用于机床、工作台和加工台。

图纸

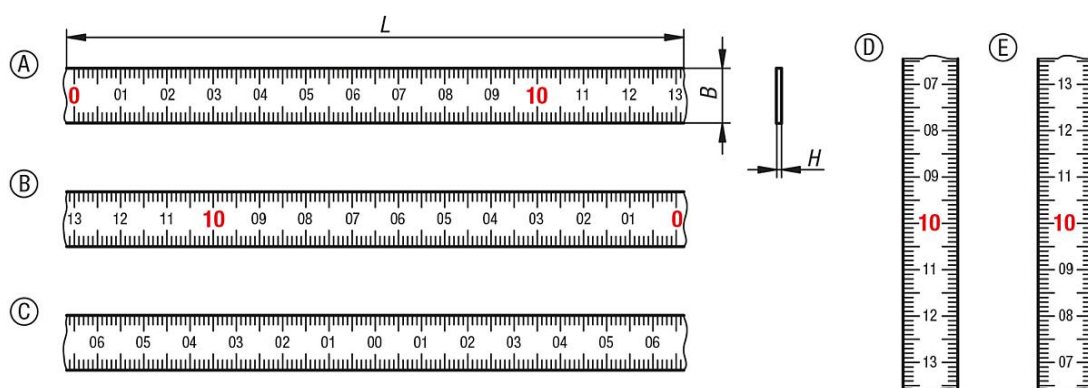

商品概述

订货号	类型 1	类型	零点	分度	刻度	B	H	L
21886-00021010X0300	水平	A	左侧	1 mm	两侧	10	0,5	300
21886-00021010X0500	水平	A	左侧	1 mm	两侧	10	0,5	500
21886-00021010X1000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	10	0,5	1000
21886-00021010X2000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	10	0,5	2000
21886-00021010X3000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	10	0,5	3000
21886-00021010X5000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	10	0,5	5000
21886-00021010X6000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	10	0,5	6000
21886-00021013X0300	水平	A	左侧	1 mm	两侧	13	0,5	300
21886-00021013X0500	水平	A	左侧	1 mm	两侧	13	0,5	500
21886-00021013X1000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	13	0,5	1000
21886-00021013X2000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	13	0,5	2000
21886-00021013X3000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	13	0,5	3000
21886-00021013X5000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	13	0,5	5000
21886-00021013X6000	水平	A	左侧	1 mm	两侧	13	0,5	6000
21886-00221010X0300	水平	B	右侧	1 mm	两侧	10	0,5	300
21886-00221010X0500	水平	B	右侧	1 mm	两侧	10	0,5	500
21886-00221010X1000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	10	0,5	1000
21886-00221010X2000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	10	0,5	2000
21886-00221010X3000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	10	0,5	3000
21886-00221010X5000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	10	0,5	5000
21886-00221010X6000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	10	0,5	6000

商品概述

订货号	类型 1	类型	零点	分度	刻度	B	H	L
21886-00221013X0300	水平	B	右侧	1 mm	两侧	13	0,5	300
21886-00221013X0500	水平	B	右侧	1 mm	两侧	13	0,5	500
21886-00221013X1000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	13	0,5	1000
21886-00221013X2000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	13	0,5	2000
21886-00221013X3000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	13	0,5	3000
21886-00221013X5000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	13	0,5	5000
21886-00221013X6000	水平	B	右侧	1 mm	两侧	13	0,5	6000
21886-00121013X0800	水平	C	中心	1 mm	两侧	13	0,5	800
21886-00121013X2000	水平	C	中心	1 mm	两侧	13	0,5	2000
21886-00121013X2500	水平	C	中心	1 mm	两侧	13	0,5	2500
21886-00121013X8000	水平	C	中心	1 mm	两侧	13	0,5	8000
21886-01021013X1000	垂直	D	上方	1 mm	两侧	13	0,5	1000
21886-01021013X2000	垂直	D	上方	1 mm	两侧	13	0,5	2000
21886-01021013X3000	垂直	D	上方	1 mm	两侧	13	0,5	3000
21886-01021013X5000	垂直	D	上方	1 mm	两侧	13	0,5	5000
21886-01221013X1000	垂直	E	下方	1 mm	两侧	13	0,5	1000
21886-01221013X2000	垂直	E	下方	1 mm	两侧	13	0,5	2000
21886-01221013X3000	垂直	E	下方	1 mm	两侧	13	0,5	3000
21886-01221013X5000	垂直	E	下方	1 mm	两侧	13	0,5	5000