

商品描述/产品说明



产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。
钢制部件，不锈钢 1.4305。

规格：

把手有塑料涂层。
钢制，亮色。

订购须知：

从 70 mm 的螺钉长度开始，这些螺钉被制成 60 mm 长。

提示：

标配供应：

橙色 RAL 2004，宝石红 RAL 3003，银色金属。

当 $L \geq 60$ mm 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：

其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753


商品描述/产品说明



抬起
脱开



图纸

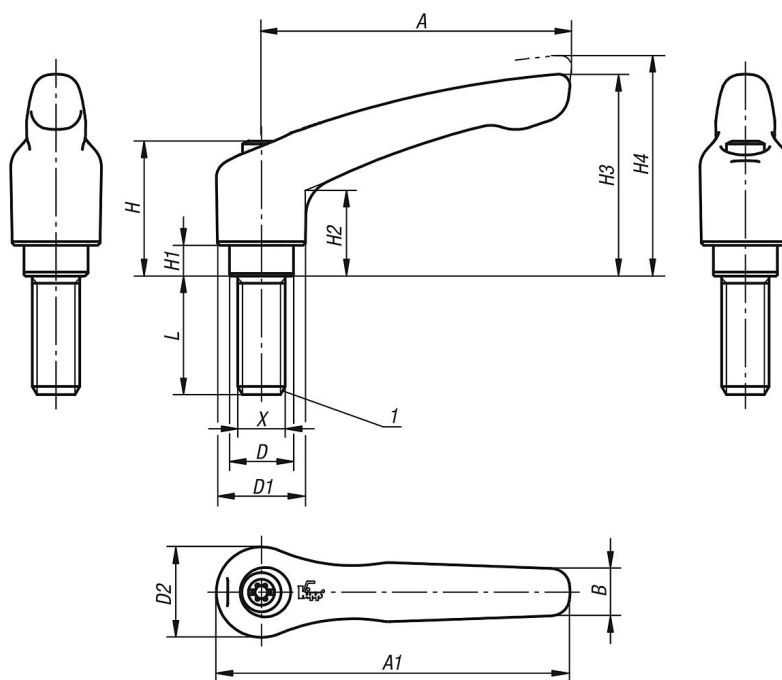

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06461-0AE27X10	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0AE27X15	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0AE27X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0AE27X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0AE2X10	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0AE2X15	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0AE2X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0AE2X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0AE3X10	银色金属	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0AE3X15	银色金属	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0AE3X20	银色金属	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0AE3X25	银色金属	塑料涂层	0	8-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A027X10	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A027X15	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0A027X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A027X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A02X10	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A02X15	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0A02X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A02X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A03X10	银色金属	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A03X15	银色金属	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0A03X20	银色金属	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A03X25	银色金属	塑料涂层	0	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A127X10	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A127X15	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0A127X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A127X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A12X10	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A12X15	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0A12X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A12X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A13X10	银色金属	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A13X15	银色金属	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06461-0A13X20	银色金属	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A13X25	银色金属	塑料涂层	0	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A227X10	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A227X15	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0A227X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A227X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A227X30	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06461-0A227X40	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06461-0A227X50	红色 RAL 3003	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06461-0A22X10	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A22X15	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0A22X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A22X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A22X30	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06461-0A22X40	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06461-0A22X50	橙色 RAL 2004	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06461-0A23X10	银色金属	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	10
06461-0A23X15	银色金属	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	15
06461-0A23X20	银色金属	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	20
06461-0A23X25	银色金属	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	25
06461-0A23X30	银色金属	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	30
06461-0A23X40	银色金属	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	40
06461-0A23X50	银色金属	塑料涂层	0	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	30	33	30	37	7	16	50
06461-1A027X15	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A027X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A027X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A02X15	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A02X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A02X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A03X15	银色金属	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A03X20	银色金属	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A03X25	银色金属	塑料涂层	1	10-24	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A127X15	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A127X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A127X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A12X15	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A12X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A12X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A13X15	银色金属	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A13X20	银色金属	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A13X25	银色金属	塑料涂层	1	10-32	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A227X10	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06461-1A227X15	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A227X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A227X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A227X30	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06461-1A227X40	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06461-1A227X50	红色 RAL 3003	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06461-1A22X10	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06461-1A22X15	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A22X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A22X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A22X30	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06461-1A22X40	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06461-1A22X50	橙色 RAL 2004	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06461-1A23X10	银色金属	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	10
06461-1A23X15	银色金属	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	15
06461-1A23X20	银色金属	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	20
06461-1A23X25	银色金属	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	25
06461-1A23X30	银色金属	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	30
06461-1A23X40	银色金属	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	40
06461-1A23X50	银色金属	塑料涂层	1	1/4-20	10	13	14	24,5	4	14,5	31	34	40	47	7	16	50
06461-2A227X15	红色 RAL 3003	塑料涂层	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	15
06461-2A227X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	2	1/4-20	13,5	18,5	19	28,5	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	9,5	20	20

商品概述

订货号	主体颜色	主体表面	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06461-3A32X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06461-3A32X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06461-3A32X30	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06461-3A32X40	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06461-3A32X50	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06461-3A32X60	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06461-3A33X20	银色金属	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06461-3A33X25	银色金属	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06461-3A33X30	银色金属	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06461-3A33X40	银色金属	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06461-3A33X50	银色金属	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06461-3A33X60	银色金属	塑料涂层	3	5/16-18	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06461-3A427X20	红色 RAL 3003	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06461-3A427X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06461-3A427X30	红色 RAL 3003	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06461-3A427X40	红色 RAL 3003	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06461-3A427X50	红色 RAL 3003	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06461-3A427X60	红色 RAL 3003	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06461-3A42X20	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06461-3A42X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06461-3A42X30	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06461-3A42X40	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06461-3A42X50	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06461-3A42X60	橙色 RAL 2004	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06461-3A43X20	银色金属	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	20
06461-3A43X25	银色金属	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	25
06461-3A43X30	银色金属	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	30
06461-3A43X40	银色金属	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	40
06461-3A43X50	银色金属	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	50
06461-3A43X60	银色金属	塑料涂层	3	3/8-16	16	21	22	37	10	24	54,5	58,5	80	91	11	22	60
06461-4A527X25	红色 RAL 3003	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06461-4A527X30	红色 RAL 3003	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06461-4A527X40	红色 RAL 3003	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06461-4A527X50	红色 RAL 3003	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06461-4A527X60	红色 RAL 3003	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06461-4A52X25	橙色 RAL 2004	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06461-4A52X30	橙色 RAL 2004	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06461-4A52X40	橙色 RAL 2004	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06461-4A52X50	橙色 RAL 2004	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06461-4A52X60	橙色 RAL 2004	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06461-4A53X25	银色金属	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	25
06461-4A53X30	银色金属	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	30
06461-4A53X40	银色金属	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	40
06461-4A53X50	银色金属	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	50
06461-4A53X60	银色金属	塑料涂层	4	1/2-13	19	27	27,5	43	10	27	63	67,5	95	109	13	24	60
06461-5A627X30	红色 RAL 3003	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06461-5A627X40	红色 RAL 3003	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06461-5A627X50	红色 RAL 3003	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06461-5A627X60	红色 RAL 3003	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06461-5A62X30	橙色 RAL 2004	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06461-5A62X40	橙色 RAL 2004	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06461-5A62X50	橙色 RAL 2004	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06461-5A62X60	橙色 RAL 2004	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60
06461-5A63X30	银色金属	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	30
06461-5A63X40	银色金属	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	40
06461-5A63X50	银色金属	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	50
06461-5A63X60	银色金属	塑料涂层	5	5/8-11	23	31	32	49	12	31,5	73	77,5	110	126	15	26	60

商品概述
