


商品描述/产品说明

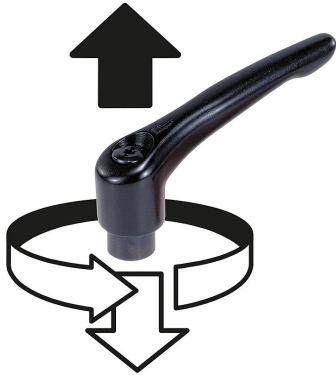

抬起
脱开



产品说明

材料：

压铸锌材质的把手，符合 DIN EN 12844。

不锈钢金属件 1.4305。

不锈钢材质的保护罩 1.4305。

规格：

把手经塑料涂层

钢制件亮色。

订购须知：

从 70 mm 的螺钉长度开始，这些螺钉被制成 60 mm 长。

提示：

英制产品目录中的X型以英寸为单位，所有其他类型以mm为单位。

标配供应：

橙色 RAL 2004。

当 $L \geq 60$ mm 时，螺纹长度为 60 mm。

根据要求：


其他外螺纹、螺栓长度、颜色和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸

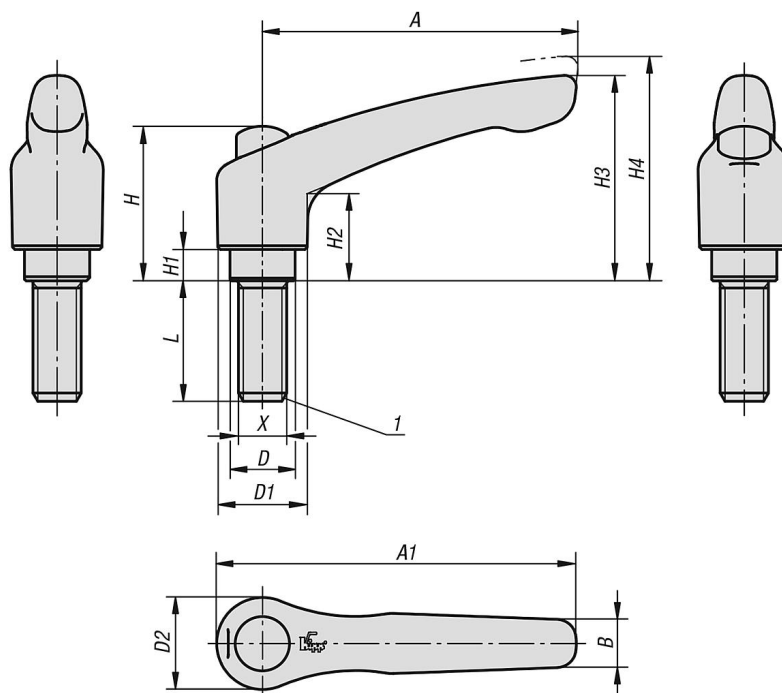

商品概述

技术参数

订货号	尺寸	主体颜色	X	L	D	D1	D2	B	A	A1	H	H1	H2	H3	H4	齿数
06461-92A22X15	2	橙色 RAL 2004	1/4-20	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A22X20	2	橙色 RAL 2004	1/4-20	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A22X25	2	橙色 RAL 2004	1/4-20	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A22X30	2	橙色 RAL 2004	1/4-20	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A22X40	2	橙色 RAL 2004	1/4-20	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A22X50	2	橙色 RAL 2004	1/4-20	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A22X60	2	橙色 RAL 2004	1/4-20	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A32X15	2	橙色 RAL 2004	5/16-18	15	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A32X20	2	橙色 RAL 2004	5/16-18	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A32X25	2	橙色 RAL 2004	5/16-18	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A32X30	2	橙色 RAL 2004	5/16-18	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A32X40	2	橙色 RAL 2004	5/16-18	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A32X50	2	橙色 RAL 2004	5/16-18	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A32X60	2	橙色 RAL 2004	5/16-18	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A42X20	2	橙色 RAL 2004	3/8-16	20	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A42X25	2	橙色 RAL 2004	3/8-16	25	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A42X30	2	橙色 RAL 2004	3/8-16	30	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A42X40	2	橙色 RAL 2004	3/8-16	40	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A42X50	2	橙色 RAL 2004	3/8-16	50	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-92A42X60	2	橙色 RAL 2004	3/8-16	60	13,5	18,5	19	9,5	65	74,5	32	6,5	17,5	42,5	45,5	20
06461-93A32X20	3	橙色 RAL 2004	5/16-18	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A32X25	3	橙色 RAL 2004	5/16-18	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A32X30	3	橙色 RAL 2004	5/16-18	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A32X40	3	橙色 RAL 2004	5/16-18	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A32X50	3	橙色 RAL 2004	5/16-18	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A32X60	3	橙色 RAL 2004	5/16-18	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A42X20	3	橙色 RAL 2004	3/8-16	20	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A42X25	3	橙色 RAL 2004	3/8-16	25	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A42X30	3	橙色 RAL 2004	3/8-16	30	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A42X40	3	橙色 RAL 2004	3/8-16	40	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A42X50	3	橙色 RAL 2004	3/8-16	50	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22
06461-93A42X60	3	橙色 RAL 2004	3/8-16	60	16	21	22	11	80	91	41,5	10	24	54,5	58,5	22

商品概述
