

商品描述/产品说明

INCH
Parts

产品说明

材料：

玻璃纤维增强型塑料材质的把手，配有压铸锌材质的齿环。
强度等级为 5.8 的钢制部件。
压紧旋钮，塑料 (POM)。

规格：

钢制部件经黑色氧化。

订购须知：

从 70 mm 的螺钉长度开始，这些螺钉被制成 60 mm 长。

提示：

△ 此位表示锁紧手柄的颜色。

标准颜色为：

锁紧手柄为黑灰色，压紧旋钮为红色。
锁紧手柄为橙色，压紧旋钮为黑灰色。
锁紧手柄为红色，压紧旋钮为黑灰色。

根据要求：


其他外螺纹、螺栓长度和特殊类型。

尺寸“H1”可按照需要提供其他长度，但需另行支付费用。

图纸提示：

1) 平端 DIN EN ISO 4753

图纸

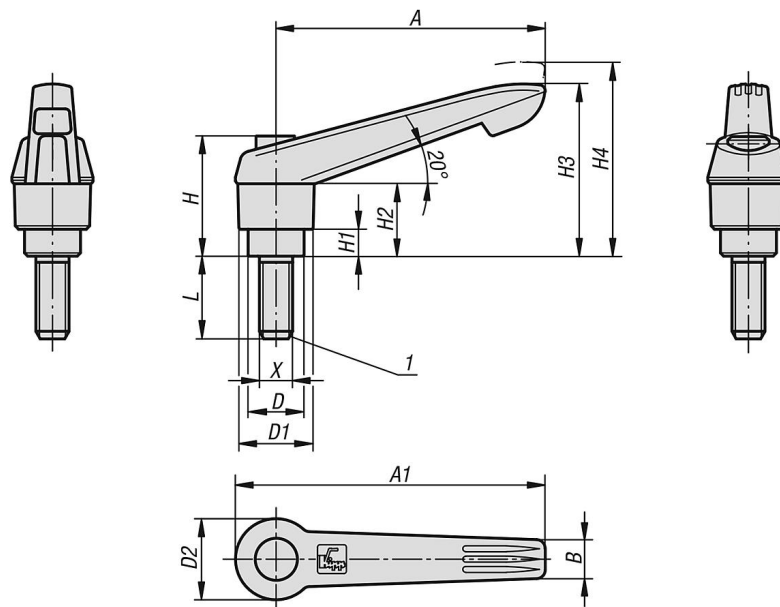

商品概述

订货号	主体颜色	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06610-711A0X10	黑色 RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
06610-711A0X15	黑色 RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
06610-711A0X20	黑色 RAL 7021	1	10-24	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20

商品概述

订货号	主体颜色	尺寸	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	齿数	L
06610-735A5X40	红色 RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-735A5X45	红色 RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-735A5X50	红色 RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-735A5X55	红色 RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-735A5X60	红色 RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-735A5X70	红色 RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-735A5X80	红色 RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-735A5X90	红色 RAL 3020	5	1/2-13	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-715A6X25	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-715A6X30	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-715A6X35	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-715A6X40	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-715A6X45	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-715A6X50	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-715A6X55	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-715A6X60	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-715A6X70	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-715A6X80	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-715A6X90	黑色 RAL 7021	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-725A6X25	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-725A6X30	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-725A6X35	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-725A6X40	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-725A6X45	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-725A6X50	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-725A6X55	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-725A6X60	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-725A6X70	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-725A6X80	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-725A6X90	橙色 RAL 2004	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
06610-735A6X25	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
06610-735A6X30	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
06610-735A6X35	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
06610-735A6X40	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
06610-735A6X45	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
06610-735A6X50	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
06610-735A6X55	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
06610-735A6X60	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
06610-735A6X70	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
06610-735A6X80	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
06610-735A6X90	红色 RAL 3020	5	5/8-11	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90