

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
压铸铝。
组装件钢。

规格：
亮色。
安装部件镀锌。


提示：
适用于外径为 30 毫米的型材管。

为可变交叉连接。十字球接头可全方位旋转 180°。这使其适用于任何空间布置中的连接。它可以稳定地连接交叉型材管。可以使用位于球座中的球将连接器旋转至所需位置，并用一个螺钉固定。球形十字连接器也可以改装到现有结构上以加固或扩展它们。

供货范围：
2 个球连接器半球头。
2 球连接器半球座。
2 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28，镀锌。
2 个自锁螺母 ISO 10511 - M6，镀锌。

项目交付预组装。

图纸

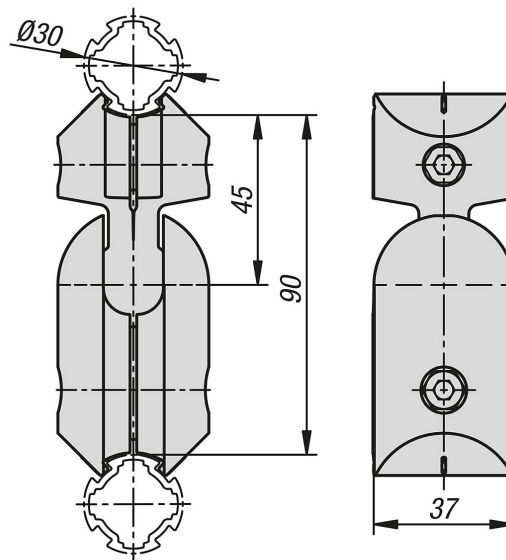

商品概述

订货号	型材	静电放电 静电 放电	匹配 遮盖罩 norem
10901-32-30	Ø30	是的	10901-99-301

商品概述
