

商品描述/产品说明



产品说明

材料：
压铸铝。
组装件钢。

规格：
亮色。
安装部件镀锌。


提示：
适用于外径为 30 mm 的圆管和型材管。

对于变量连接。十字球接头可全方位旋转 180°。这使其适用于任何空间布置中的连接。它可实现两根管或型材管的稳定正面连接。可以使用位于球座中的球将连接器旋转到所需位置，并用一个螺钉固定。球形接头连接器具有集成的重型抗扭曲装置。它确保 Ø30 型材管的精确和永久对齐。如有必要，可用一字螺丝刀卸下防扭装置。这是将 Ø30 圆管固定在球形接头中所必需的。

供货范围：
2 个球连接器半球头。
2 球连接器半球座。
2 个螺钉 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 30，镀锌。
2 个自锁螺母 ISO 10511 - M6，镀锌。

项目交付预组装。

图纸

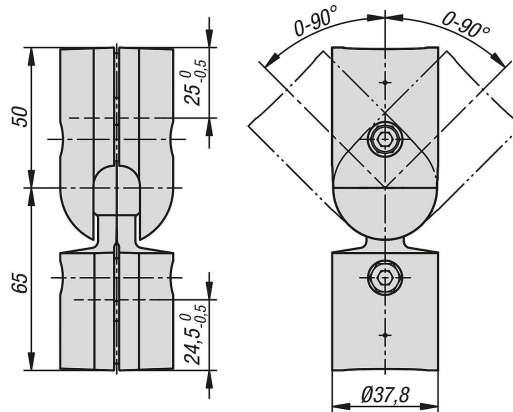

商品概述

订货号	型材	静电放电 静电 放电 是的	匹配 遮盖罩 norelem
10901-34-301	Ø30	是的	10901-99-301

商品概述
