


商品描述/产品说明

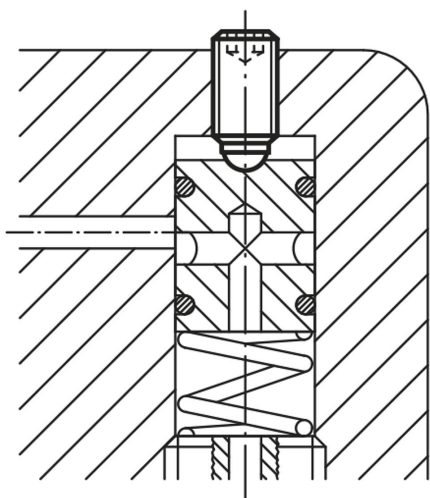

产品说明


材料：
不锈钢螺丝和钢制顶珠。

规格：
不锈钢 亮色。

提示：
对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面，可以选用这种波珠螺丝，其前端的半圆珠可以自适应多达 9° 的偏摆。

加长型专门作为“粘合销”而设计。可针对小型或中型系列便捷建立机械连接。

图纸

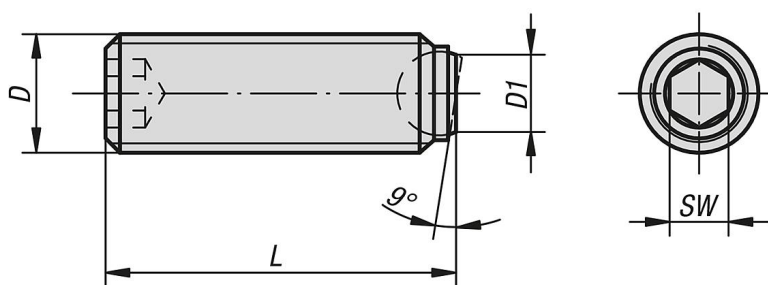

商品概述

订货号	类型	D	D1	L	顶珠 \varnothing	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
07111-2046	B	M4	1,4	5,8	2,5	2	3,5
07111-2048	B	M4	1,4	7,8	2,5	2	3,5
07111-20410	B	M4	1,4	9,8	2,5	2	3,5
07111-20412	B	M4	1,4	11,8	2,5	2	3,5
07111-20416	B	M4	1,4	15,8	2,5	2	3,5
07111-20420	B	M4	1,4	19,8	2,5	2	3,5
07111-20425	B	M4	1,4	24,8	2,5	2	3,5
07111-20430	B	M4	1,4	29,8	2,5	2	3,5
07111-20435	B	M4	1,4	34,8	2,5	2	3,5
07111-20440	B	M4	1,4	39,8	2,5	2	3,5
07111-2058	B	M5	2	7,6	3	2,5	4,5

商品概述

订货号	类型	D	D1	L	顶珠 \varnothing	SW	负载能力 max. kN (静态负载)
07111-20510	B	M5	2	9,6	3	2,5	4,5
07111-20512	B	M5	2	11,6	3	2,5	4,5
07111-20516	B	M5	2	15,6	3	2,5	4,5
07111-20520	B	M5	2	19,6	3	2,5	4,5
07111-20525	B	M5	2	24,6	3	2,5	4,5
07111-20530	B	M5	2	29,6	3	3,5	4,5
07111-20535	B	M5	2	34,6	3	3,5	4,5
07111-20540	B	M5	2	39,6	3	3,5	4,5
07111-20550	B	M5	2	49,6	3	3,5	4,5
07111-2068	B	M6	3	8,1	4	2	9
07111-20610	B	M6	3	10,1	4	3	9
07111-20612	B	M6	3	12,1	4	3	9
07111-20616	B	M6	3	16,1	4	3	9
07111-20620	B	M6	3	20,1	4	3	9
07111-20625	B	M6	3	25,1	4	3	9
07111-20630	B	M6	3	30,1	4	2	9
07111-20635	B	M6	3	35,1	4	2	9
07111-20640	B	M6	3	40,1	4	2	9
07111-20650	B	M6	3	50,1	4	3	9
07111-20660	B	M6	3	60,1	4	3	9
07111-20680	B	M6	3	80,1	4	3	9
07111-20810	B	M8	4,1	10,3	5,5	4	10
07111-20812	B	M8	4,1	12,3	5,5	4	10
07111-20816	B	M8	4,1	16,3	5,5	4	15
07111-20820	B	M8	4,1	20,3	5,5	4	15
07111-20825	B	M8	4,1	25,3	5,5	4	15
07111-20830	B	M8	4,1	30,3	5,5	4	15
07111-20835	B	M8	4,1	35,3	5,5	4	15
07111-20840	B	M8	4,1	40,3	5,5	4	15
07111-20850	B	M8	4,1	50,3	5,5	4	15
07111-20860	B	M8	4,1	60,3	5,5	4	15
07111-20880	B	M8	4,1	80,3	5,5	4	15
07111-21012	B	M10	5,6	12,3	7	5	20
07111-21016	B	M10	5,6	16,3	7	5	20
07111-21020	B	M10	5,6	20,3	7	5	20
07111-21025	B	M10	5,6	25,3	7	5	20
07111-21030	B	M10	5,6	30,3	7	5	20
07111-21035	B	M10	5,6	35,3	7	5	20
07111-21040	B	M10	5,6	40,3	7	5	20
07111-21050	B	M10	5,6	50,3	7	5	20
07111-21060	B	M10	5,6	60,3	7	5	20
07111-21216	B	M12	7	16,2	8,5	6	30
07111-21220	B	M12	7	20,2	8,5	6	30
07111-21225	B	M12	7	25,2	8,5	6	30
07111-21230	B	M12	7	30,2	8,5	6	30
07111-21235	B	M12	7	35,2	8,5	6	30
07111-21240	B	M12	7	40,2	8,5	6	30
07111-21250	B	M12	7	50,2	8,5	6	30
07111-21260	B	M12	7	60,2	8,5	6	30
07111-21620	B	M16	10,7	20	12	8	60
07111-21625	B	M16	10,7	25	12	8	60
07111-21630	B	M16	10,7	30	12	8	60
07111-21635	B	M16	10,7	35	12	8	60
07111-21640	B	M16	10,7	40	12	8	60
07111-21650	B	M16	10,7	50	12	8	60
07111-21660	B	M16	10,7	60	12	8	60

商品概述
