

商品描述/产品说明




产品说明

材料：
钢制，不锈钢 A2 和铝制。

提示：
条形铰链又称为钢琴铰链，为各种应用提供高质量的解决方案，具有钻孔和不钻孔两种型号。这些铰链为钢制、不锈钢或铝制，集坚固性和多功能性于一体。

由于设计精密，条形铰链可顺畅运动，使用寿命较长，无磨损痕迹。钻孔型号便于安装，并提供了快速紧固解决方案，而未钻孔型号则在安装过程中提供了最大的灵活性。

图纸

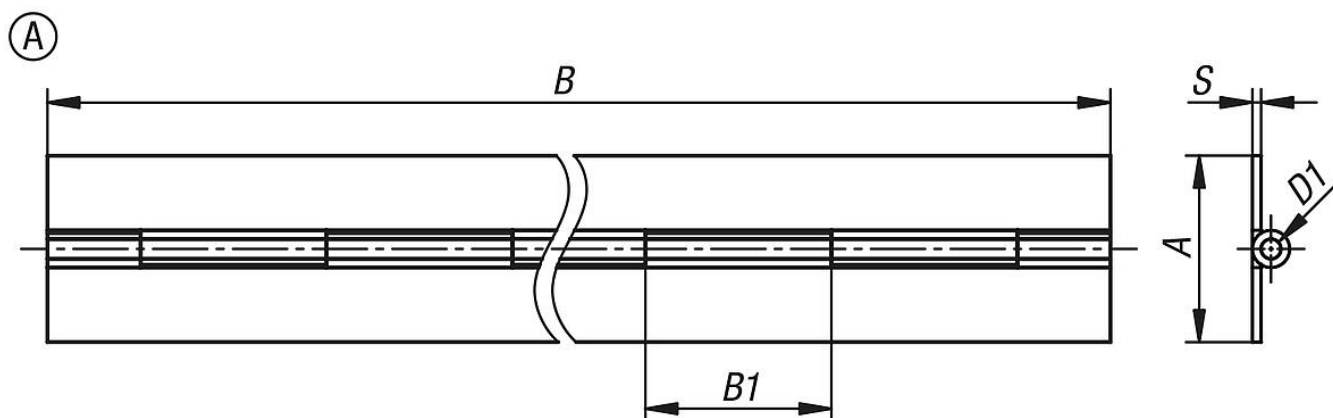

商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	材料	A	B	B1	D1	S	金属键
27877-30-0001508	A	未钻孔	钢制	钢制	15	2040	15	1,5	0,8	-
27877-30-0002008	A	未钻孔	钢制	钢制	20	2040	15	2	0,8	-
27877-30-0202006	A	未钻孔	铝制	钢制	20	2000	15	2,4	0,6	-
27877-30-0102008	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	20	2040	15	2	0,8	1.4301
27877-30-0002508	A	未钻孔	钢制	钢制	25	2040	15	2	0,8	-
27877-30-0102508	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	25	2040	15	2	0,8	1.4301
27877-30-0202508	A	未钻孔	铝制	钢制	25	1000	15	2	0,8	-
27877-30-0003008	A	未钻孔	钢制	钢制	30	2040	15	2	0,8	-
27877-30-0103008	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	30	2040	15	2	0,8	1.4301
27877-30-0003010	A	未钻孔	钢制	钢制	30	2040	15	2	1	-
27877-30-0103010	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	30	2040	15	2	1	1.4301
27877-30-0203010	A	未钻孔	铝制	铝制	30	1980	15	2	1	-
27877-30-0003510	A	未钻孔	钢制	钢制	35	2040	15	2	1	-
27877-30-0203510	A	未钻孔	铝制	铝制	35	1995	30	3	1	-
27877-30-0004012	A	未钻孔	钢制	钢制	40	2040	30	3	1,2	-
27877-30-0104012	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	40	2040	30	3	1,2	1.4301
27877-30-0104015	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	40	2040	15	4	1,5	1.4301
27877-30-0204012	A	未钻孔	铝制	铝制	40	2040	30	3	1,2	-
27877-30-0005012	A	未钻孔	钢制	钢制	50	2040	30	3	1,2	-
27877-30-0105012	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	50	2040	30	3	1,2	1.4301
27877-30-0205012	A	未钻孔	铝制	铝制	50	2040	30	3	1,2	-
27877-30-0006020	A	未钻孔	钢制	钢制	60	2040	30	6	2	-
27877-30-0106020	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	60	2040	30	6	2	1.4301
27877-30-0206020	A	未钻孔	铝制	铝制	60	1995	30	6	2	-
27877-30-0007020	A	未钻孔	钢制	钢制	70	2040	30	6	2	-
27877-30-0107020	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	70	2040	30	6	2	1.4301

商品概述

订货号	类型	形状类型	主体材料	材料	A	B	B1	D1	S	金属键
27877-30-0008030	A	未钻孔	钢制	钢制	80	2000	40	6	3	-
27877-30-0108030	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	80	2000	40	6	3	1.4301
27877-30-0208030	A	未钻孔	铝制	铝制	80	1995	40	6	3	-
27877-30-0010030	A	未钻孔	钢制	钢制	100	2000	40	10	3	-
27877-30-0110030	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	100	2000	40	6	3	1.4301
27877-30-0210040	A	未钻孔	铝制	钢制	100	1000	40	10	4	-
27877-30-0012050	A	未钻孔	钢制	钢制	120	1000	40	10	5	-
27877-30-0112020	A	未钻孔	不锈钢 A2	不锈钢	120	2100	30	6	2	1.4301