
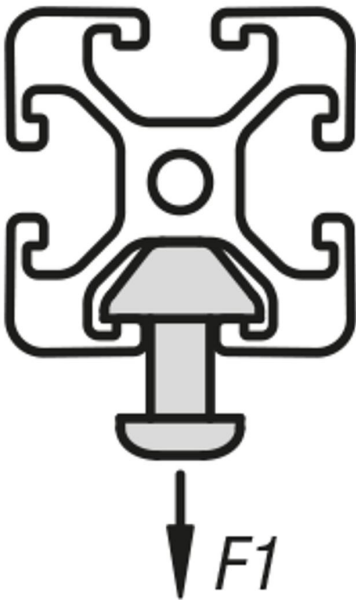
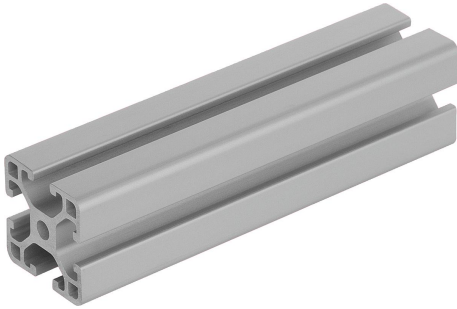
 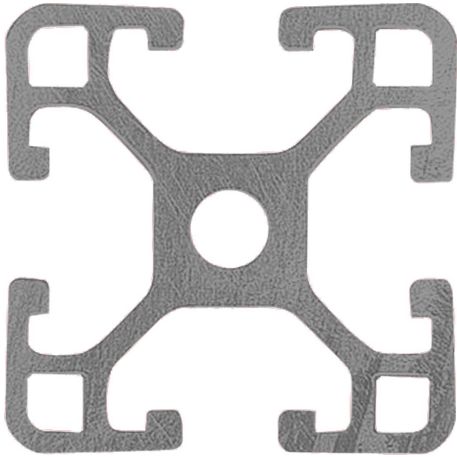


## 商品描述/产品说明



## 产品说明


材料：  
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：  
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：  
轻型铝制型材用于优化重量的结构。

根据要求：  
斜角裁切 15°、30° 和 45°。

## 图纸

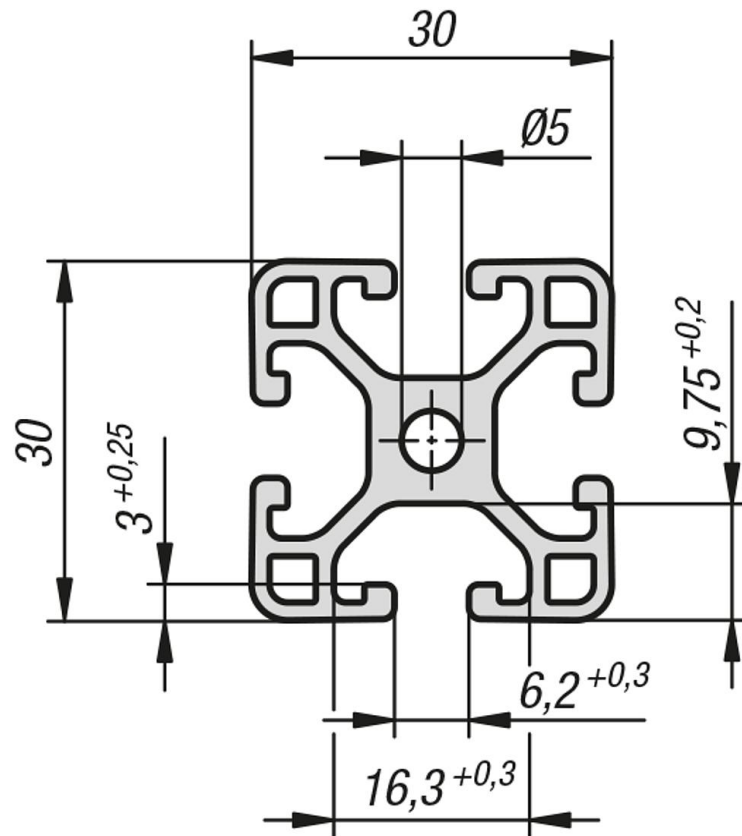

## 商品概述

订货号	槽宽	型材	L	I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	剖面区 cm <sup>2</sup>	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10025-063030X1000	6	30x30	1000	2,9	2,9	1,94	1,94	3,43	0,5	0,93
10025-063030X2000	6	30x30	2000	2,9	2,9	1,94	1,94	3,43	0,5	0,83
10025-063030X3000	6	30x30	3000	2,9	2,9	1,94	1,94	3,43	0,5	0,83
10025-063030X4000	6	30x30	4000	2,9	2,9	1,94	1,94	3,43	0,5	0,83
10025-063030X5000	6	30x30	5000	2,9	2,9	1,94	1,94	3,43	0,5	0,83
10025-063030X6000	6	30x30	6000	2,9	2,9	1,94	1,94	3,43	0,5	0,83

## 关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。