
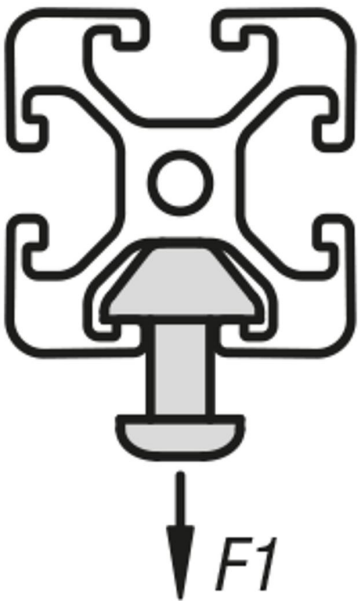
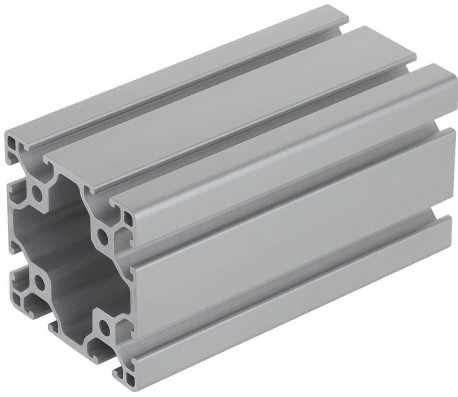
 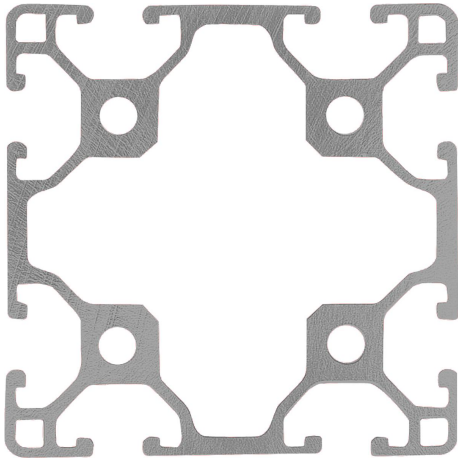


商品描述/产品说明



产品说明


材料：
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：
轻型铝制型材用于优化重量的结构。

根据要求：
斜角裁切 15°、30° 和 45°。

图纸

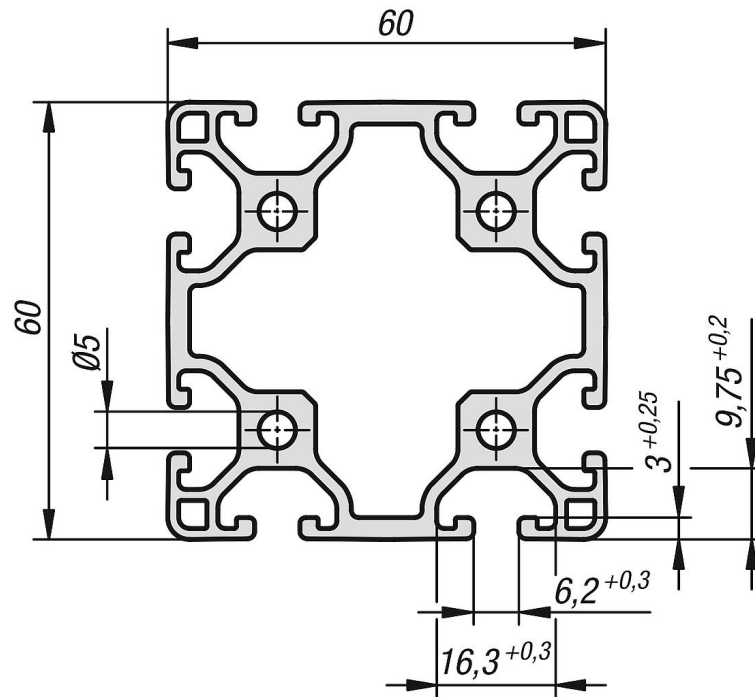

商品概述

订货号	槽宽	型材	L	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	剖面区 cm ²	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10025-066060X1000	6	60x60	1000	39,47	39,47	13,16	13,16	10,01	0,5	2,70
10025-066060X2000	6	60x60	2000	39,47	39,47	13,16	13,16	10,01	0,5	2,69
10025-066060X3000	6	60x60	3000	39,47	39,47	13,16	13,16	10,01	0,5	2,69
10025-066060X4000	6	60x60	4000	39,47	39,47	13,16	13,16	10,01	0,5	2,69
10025-066060X5000	6	60x60	5000	39,47	39,47	13,16	13,16	10,01	0,5	2,69
10025-066060X6000	6	60x60	6000	39,47	39,47	13,16	13,16	10,01	0,5	2,69

关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。