
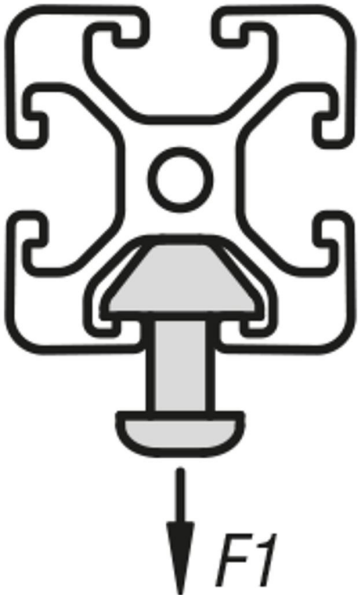
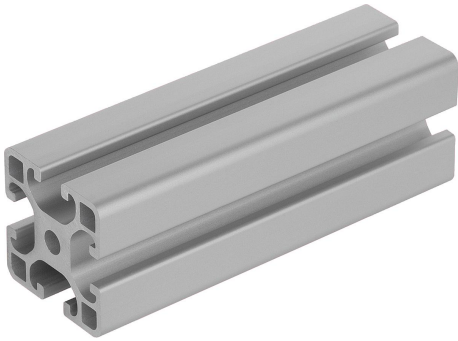


商品描述/产品说明

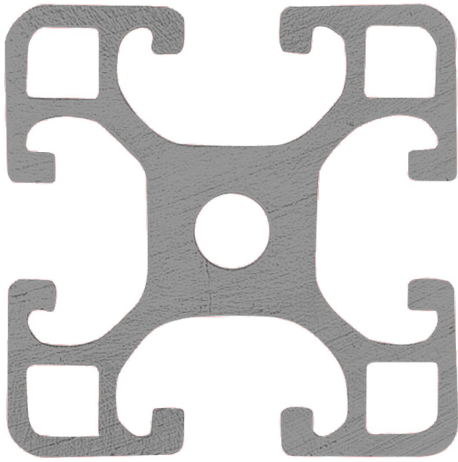

产品说明


材料：
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：
轻型铝制型材用于优化重量的结构。

根据要求：
斜角裁切 15°、30° 和 45°。

图纸

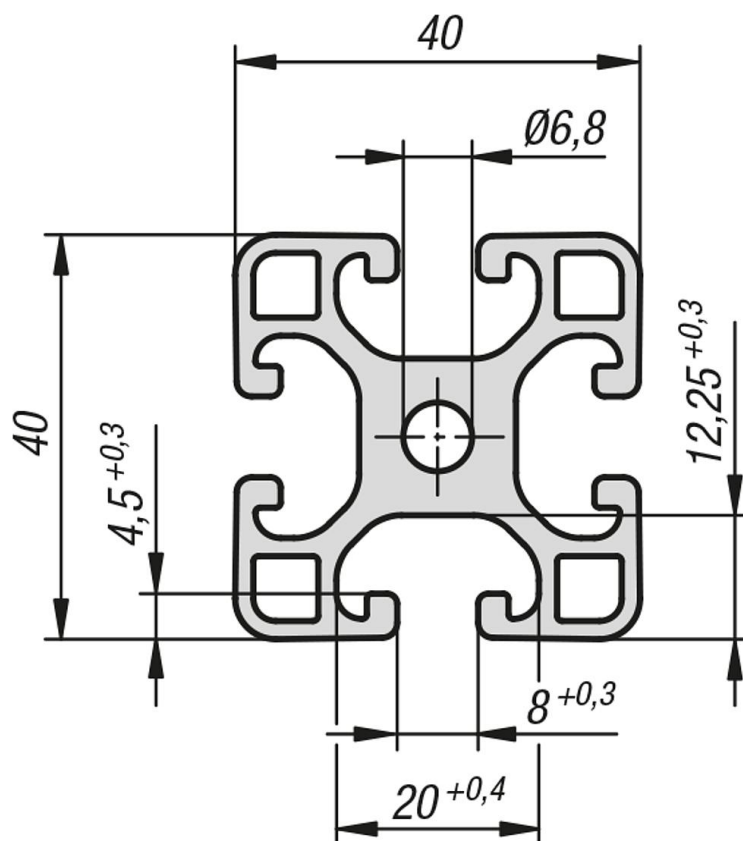

商品概述

订货号	槽宽	型材	L	I _x cm ⁴	I _y cm ⁴	W _x cm ³	W _y cm ³	剖面区 cm ²	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10045-084040X1000	8	40x40	1000	9,1	9,1	4,55	4,55	6,47	2,5	1,75
10045-084040X2000	8	40x40	2000	9,1	9,1	4,55	4,55	6,47	2,5	1,69
10045-084040X3000	8	40x40	3000	9,1	9,1	4,55	4,55	6,47	2,5	1,69
10045-084040X4000	8	40x40	4000	9,1	9,1	4,55	4,55	6,47	2,5	1,69
10045-084040X5000	8	40x40	5000	9,1	9,1	4,55	4,55	6,47	2,5	1,69
10045-084040X6000	8	40x40	6000	9,1	9,1	4,55	4,55	6,47	2,5	1,69

关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。