
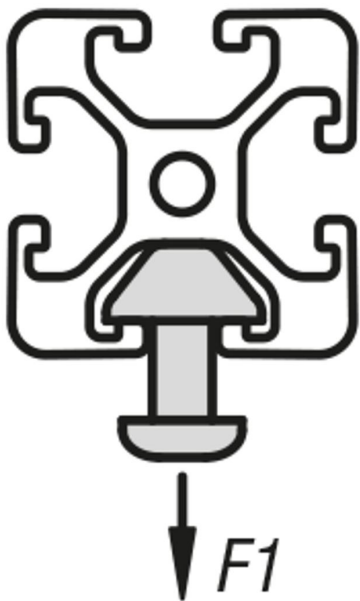
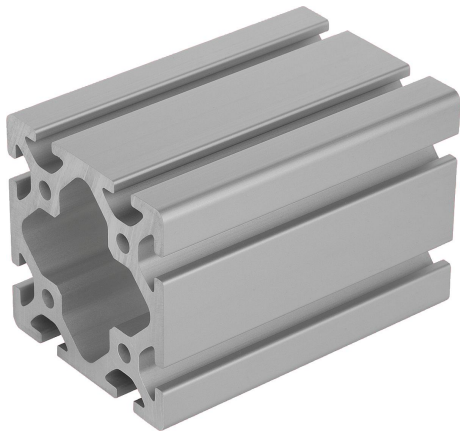


商品描述/产品说明

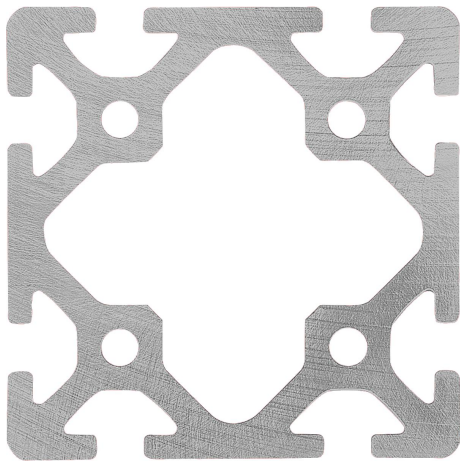

产品说明


材料：
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：
铝制型材用于通用结构。

根据要求：
斜角裁切 15°、30° 和 45°。

图纸

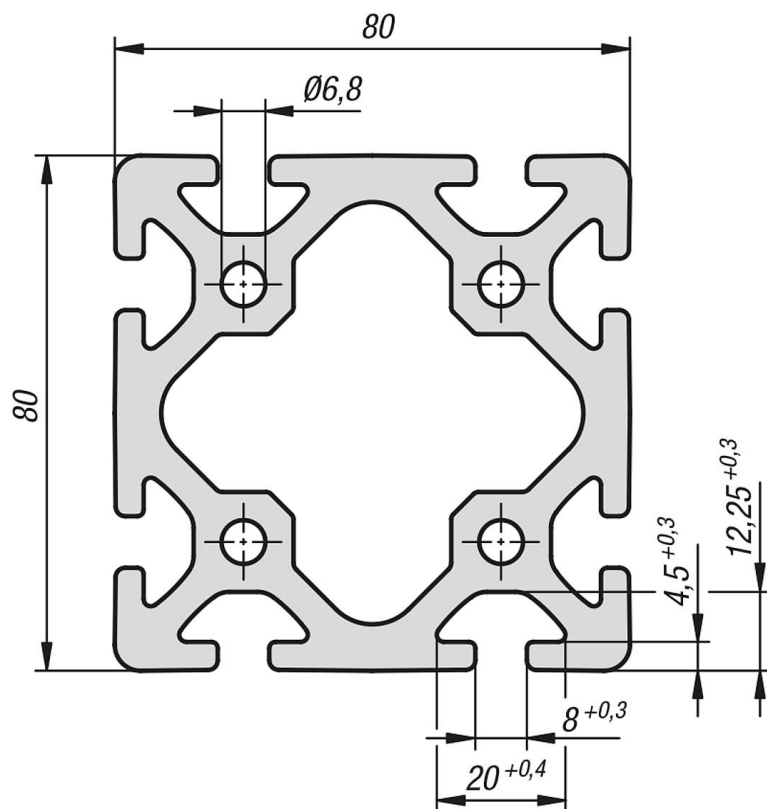

商品概述

订货号	槽宽	型材	L	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	剖面区 cm ²	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10048-088080X1000	8	80x80	1000	187,8	187,8	46,93	46,93	26,65	5	7,20
10048-088080X2000	8	80x80	2000	130,1	130,1	33,2	33,2	19,3	5	7,5
10048-088080X3000	8	80x80	3000	130,1	130,1	33,2	33,2	19,3	5	7,5
10048-088080X4000	8	80x80	4000	130,1	130,1	33,2	33,2	19,3	5	7,5
10048-088080X5000	8	80x80	5000	130,1	130,1	33,2	33,2	19,3	5	7,5
10048-088080X6000	8	80x80	6000	130,1	130,1	33,2	33,2	19,3	5	7,5

关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。