
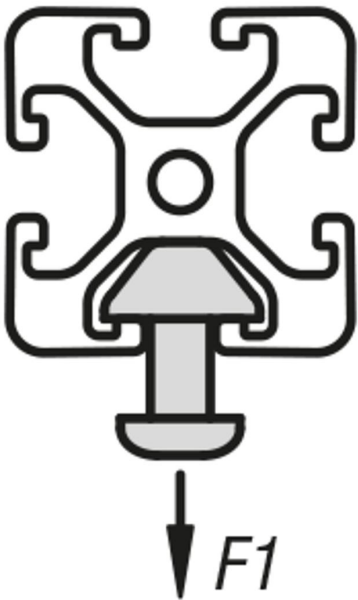


商品描述/产品说明

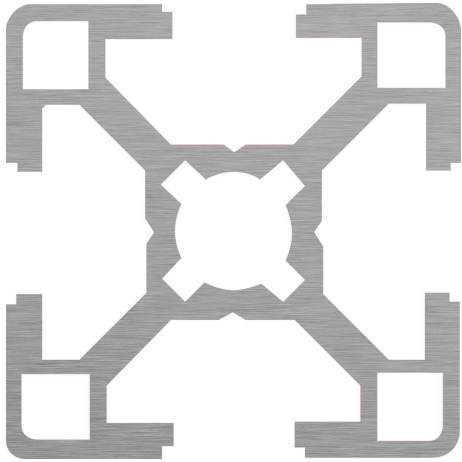

产品说明


材料：
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：
铝制型材用于通用结构。

根据要求：
斜角裁切 15°、30° 和 45°。

图纸

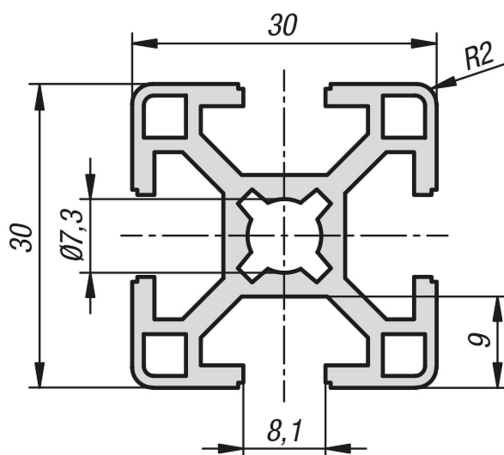

商品概述

订货号	槽宽	型材	L	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	剖面区 cm ²	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10140-083030X1000	8	30x30	1000	2,77	2,77	1,85	1,85	3,14	6	0,85
10140-083030X2000	8	30x30	2000	2,77	2,77	1,85	1,85	3,14	6	0,8
10140-083030X3000	8	30x30	3000	2,77	2,77	1,85	1,85	3,14	6	0,8
10140-083030X4000	8	30x30	4000	2,77	2,77	1,85	1,85	3,14	6	0,8
10140-083030X5000	8	30x30	5000	2,77	2,77	1,85	1,85	3,14	6	0,8
10140-083030X6000	8	30x30	6000	2,77	2,77	1,85	1,85	3,14	6	0,8

关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。