
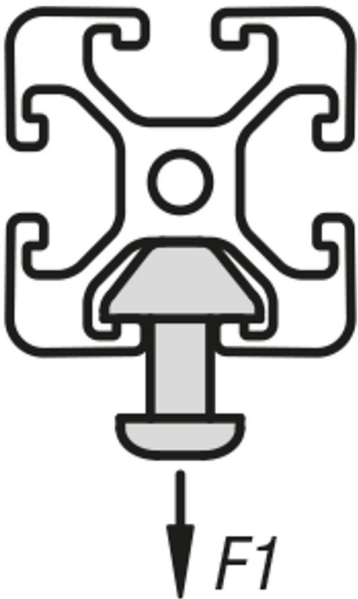
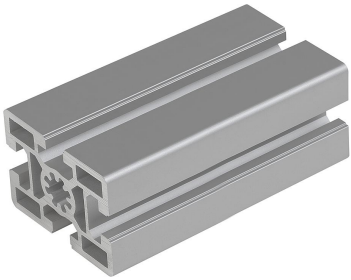


商品描述/产品说明

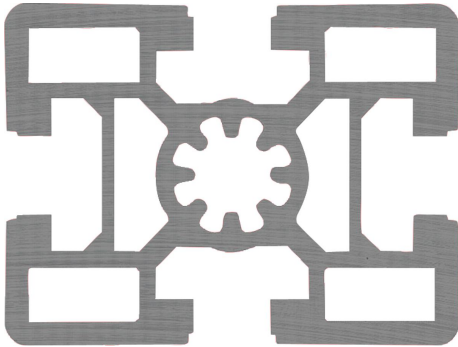

产品说明


材料：
铝制 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25)。

规格：
高温时效，自然色阳极氧化。

提示：
铝制型材用于通用结构。

根据要求：
斜角裁切 15°、30° 和 45°。

图纸

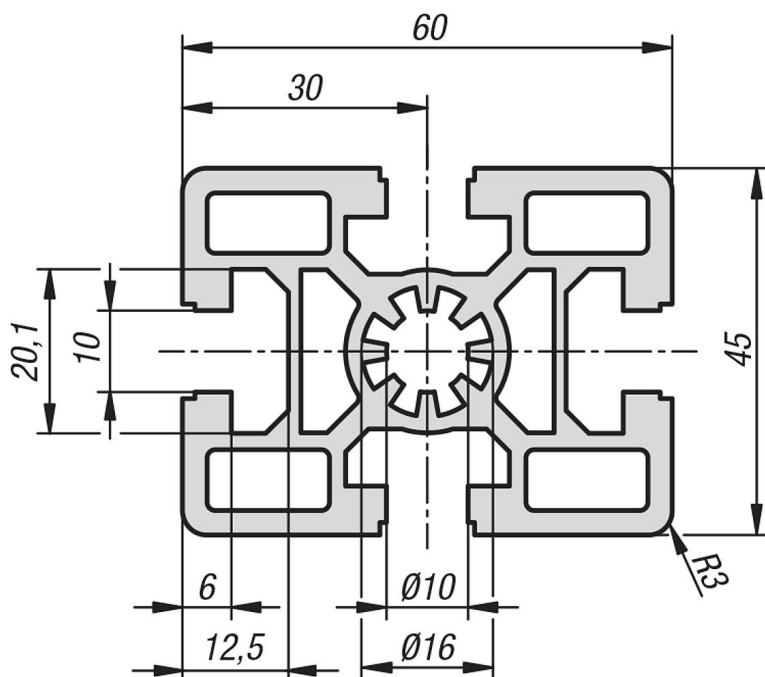

商品概述

订货号	槽宽	型材	L	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	剖面区 cm ²	F1 max. kN	重量 约 kg/m
10160-104560X1000	10	45x60	1000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	3,01
10160-104560X2000	10	45x60	2000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89
10160-104560X3000	10	45x60	3000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89
10160-104560X4000	10	45x60	4000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89
10160-104560X5000	10	45x60	5000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89
10160-104560X6000	10	45x60	6000	37,55	22,66	12,52	10,07	11,14	12	2,89

关于本商品的说明

是否未显示所需长度？请立即联系我们的专业人员。最大交货长度为 6000mm。立即订购在此处。