

Item description/product images



Description


Material:

Black thermoplastic.
 Bush and screw 5.8 steel or 1.4305 stainless steel.

Version:

Steel trivalent blue passivated, stainless steel bright.

Drawings

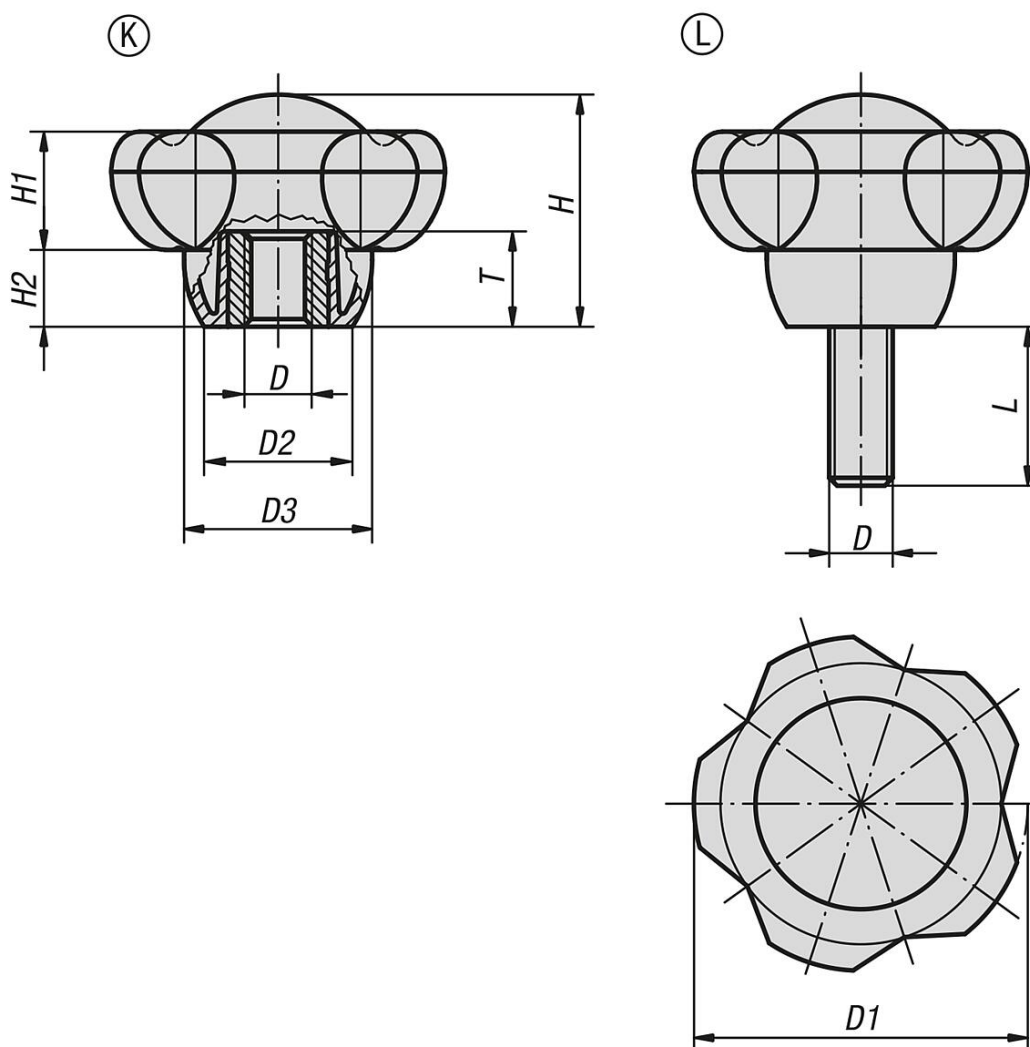

Overview of items

internal thread

| Order No. | Form | Component material | Colour Cap | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | L |
|-------------|------|--------------------|---------------------|----|----|------|------|------|------|------|----|---|
| 06253-5008 | K | steel | black grey RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-50085 | K | steel | light grey RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |

Overview of items

| Order No. | Form | Component material | Colour Cap | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | L |
|----------------|------|--------------------|-----------------------|-----|----|------|------|------|------|------|----|----|
| 06253-50086 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-50087 | K | steel | colza yellow RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-5010 | K | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-50105 | K | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-50106 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-50107 | K | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-5012 | K | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |
| 06253-50125 | K | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |
| 06253-50126 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |
| 06253-50127 | K | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |
| 06253-6310 | K | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |
| 06253-63105 | K | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |
| 06253-63106 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |
| 06253-63107 | K | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |
| 06253-6312 | K | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-63125 | K | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-63126 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-63127 | K | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-6316 | K | steel | black grey RAL 7021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-63165 | K | steel | light grey RAL 7035 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-63166 | K | steel | traffic red RAL 3020 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-63167 | K | steel | colza yellow RAL 1021 | M16 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-50081 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-500815 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-500816 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-500817 | K | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M8 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-50101 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-501015 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-501016 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-501017 | K | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 14 | - |
| 06253-50121 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |
| 06253-501215 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |
| 06253-501216 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |
| 06253-501217 | K | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | 18 | - |
| 06253-63101 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |
| 06253-631015 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |
| 06253-631016 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |
| 06253-631017 | K | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 14 | - |
| 06253-63121 | K | stainless steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-631215 | K | stainless steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-631216 | K | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-631217 | K | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | 18 | - |
| 06253-5010X15 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |
| 06253-50105X15 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |
| 06253-50106X15 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |
| 06253-50107X15 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |
| 06253-5010X20 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-50105X20 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-50106X20 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-50107X20 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-5010X25 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-50105X25 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-50106X25 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-50107X25 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-5010X30 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-50105X30 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-50106X30 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-50107X30 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-5010X35 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |
| 06253-50105X35 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |
| 06253-50106X35 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |
| 06253-50107X35 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |
| 06253-5010X40 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-50105X40 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-50106X40 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |

Overview of items

| Order No. | Form | Component material | Colour Cap | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | L |
|----------------|------|--------------------|-----------------------|-----|----|------|------|------|------|------|---|----|
| 06253-50107X40 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-5010X45 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |
| 06253-50105X45 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |
| 06253-50106X45 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |
| 06253-50107X45 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |
| 06253-5010X50 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-50105X50 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-50106X50 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-50107X50 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-5010X60 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-50105X60 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-50106X60 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-50107X60 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-5012X15 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |
| 06253-50125X15 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |
| 06253-50126X15 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |
| 06253-50127X15 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 15 |
| 06253-5012X20 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-50125X20 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-50126X20 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-50127X20 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-5012X25 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-50125X25 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-50126X25 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-50127X25 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-5012X30 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-50125X30 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-50126X30 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-50127X30 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-5012X35 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |
| 06253-50125X35 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |
| 06253-50126X35 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |
| 06253-50127X35 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 35 |
| 06253-5012X40 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-50125X40 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-50126X40 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-50127X40 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-5012X45 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |
| 06253-50125X45 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |
| 06253-50126X45 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |
| 06253-50127X45 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 45 |
| 06253-5012X50 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-50125X50 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-50126X50 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-50127X50 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-5012X60 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-50125X60 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-50126X60 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-50127X60 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-6310X20 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-63105X20 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-63106X20 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-63107X20 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-6310X25 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-63105X25 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-63106X25 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-63107X25 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-6310X30 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-63105X30 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-63106X30 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-63107X30 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-6310X35 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |
| 06253-63105X35 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |
| 06253-63106X35 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |
| 06253-63107X35 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |

Overview of items

| Order No. | Form | Component material | Colour Cap | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | L |
|-----------------|------|--------------------|-----------------------|-----|----|------|------|------|------|------|---|----|
| 06253-6310X40 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-63105X40 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-63106X40 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-63107X40 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-6310X45 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |
| 06253-63105X45 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |
| 06253-63106X45 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |
| 06253-63107X45 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |
| 06253-6310X50 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-63105X50 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-63106X50 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-63107X50 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-6310X60 | L | steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-63105X60 | L | steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-63106X60 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-63107X60 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-6312X20 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-63125X20 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-63126X20 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-63127X20 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-6312X25 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-63125X25 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-63126X25 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-63127X25 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-6312X30 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-63125X30 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-63126X30 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-63127X30 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-6312X35 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |
| 06253-63125X35 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |
| 06253-63126X35 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |
| 06253-63127X35 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 35 |
| 06253-6312X40 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-63125X40 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-63126X40 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-63127X40 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-6312X45 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |
| 06253-63125X45 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |
| 06253-63126X45 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |
| 06253-63127X45 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 45 |
| 06253-6312X50 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-63125X50 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-63126X50 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-63127X50 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-6312X60 | L | steel | black grey RAL 7021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-63125X60 | L | steel | light grey RAL 7035 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-63126X60 | L | steel | traffic red RAL 3020 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-63127X60 | L | steel | colza yellow RAL 1021 | M12 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-50101X20 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-501015X20 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-501016X20 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-501017X20 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 20 |
| 06253-50101X25 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-501015X25 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-501016X25 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-501017X25 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 25 |
| 06253-50101X30 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-501015X30 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-501016X30 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-501017X30 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 30 |
| 06253-50101X40 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-501015X40 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-501016X40 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-501017X40 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 40 |
| 06253-50101X50 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |

Overview of items

| Order No. | Form | Component material | Colour Cap | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | L |
|-----------------|------|--------------------|-----------------------|-----|----|------|------|------|------|------|---|----|
| 06253-501015X50 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-501016X50 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-501017X50 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 50 |
| 06253-50101X60 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-501015X60 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-501016X60 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-501017X60 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 50 | 22,2 | 28,2 | 34,8 | 17,8 | 11,5 | - | 60 |
| 06253-63101X20 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-631015X20 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-631016X20 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-631017X20 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 20 |
| 06253-63101X25 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-631015X25 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-631016X25 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-631017X25 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 25 |
| 06253-63101X30 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-631015X30 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-631016X30 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-631017X30 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 30 |
| 06253-63101X40 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-631015X40 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-631016X40 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-631017X40 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 40 |
| 06253-63101X50 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-631015X50 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-631016X50 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-631017X50 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 50 |
| 06253-63101X60 | L | stainless steel | black grey RAL 7021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-631015X60 | L | stainless steel | light grey RAL 7035 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-631016X60 | L | stainless steel | traffic red RAL 3020 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |
| 06253-631017X60 | L | stainless steel | colza yellow RAL 1021 | M10 | 63 | 28 | 35,5 | 44 | 22,5 | 14,5 | - | 60 |