

INCH  
Parts



## Beschreibung

### Werkstoff:

Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.  
Druckstift aus Stahl.  
Feder Federstahl Kl. D.

Gewindegänge Nylon.

### Ausführung:

brüniert. Druckstift gehärtet.


### Hinweis:

Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

### Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

## Zeichnungen

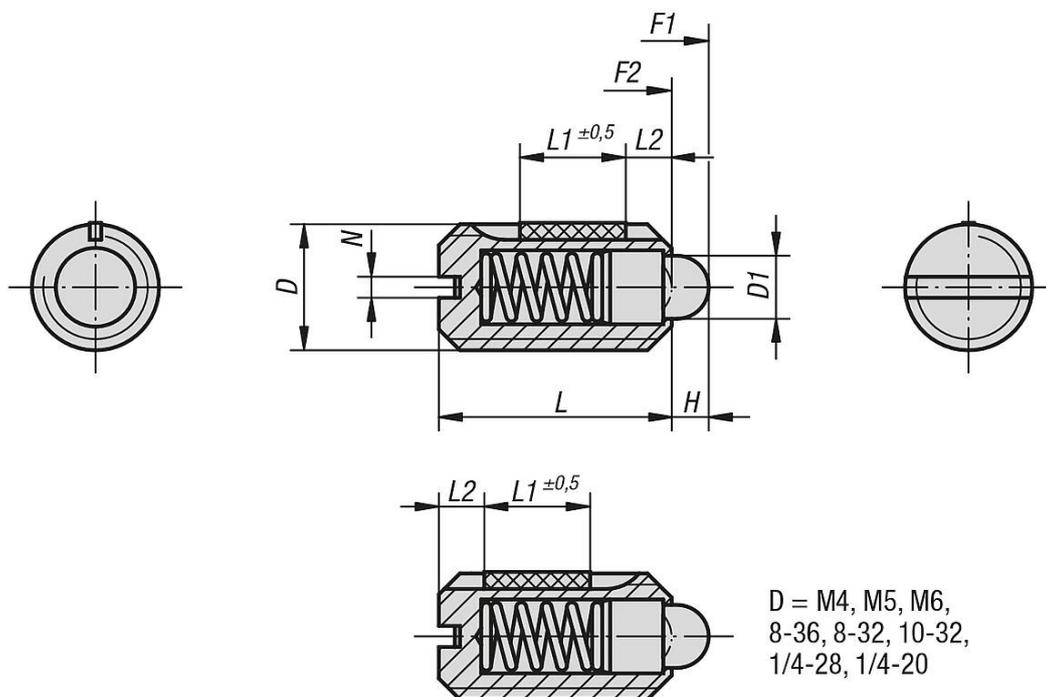

## Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	H	L	L1	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub- drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment ca. Nm
03021-1AG	8-36	1,8	1,5	9	5	0,6	2	7	0,18	0,12
03021-1AE	8-32	1,8	1,5	9	5	0,6	3	10	0,18	0,12
03021-1A1	10-32	2,4	2	12	6	0,8	3	10	0,12	0,08
03021-1AJ	1/4-28	2,7	2	14	7	1	3	9	0,44	0,21
03021-1A2	1/4-20	2,7	2	14	7	1	4	10	0,44	0,21
03021-1A3	5/16-18	4	2	16	8	1,2	7	15	1,1	0,38
03021-1A4	3/8-16	4,5	2,5	19	9	1,6	9	16	1,36	0,62
03021-1A5	1/2-13	6	3,5	22	10	2	14	26	2,11	1,41
03021-1A6	5/8-11	8,5	4,5	24	14	2,5	22	50	3,95	3,05

