



Beschreibung

Werkstoff:

Hülse 1.4305.
 Druckstift 1.4034.
 Feder 1.4310.

Gewindegänge Nylon.

Ausführung:

blank.
 Druckstift gehärtet.


Hinweis:

Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.

Zeichnungshinweis:

L2 = ca. zwei Gewindegänge

Zeichnungen

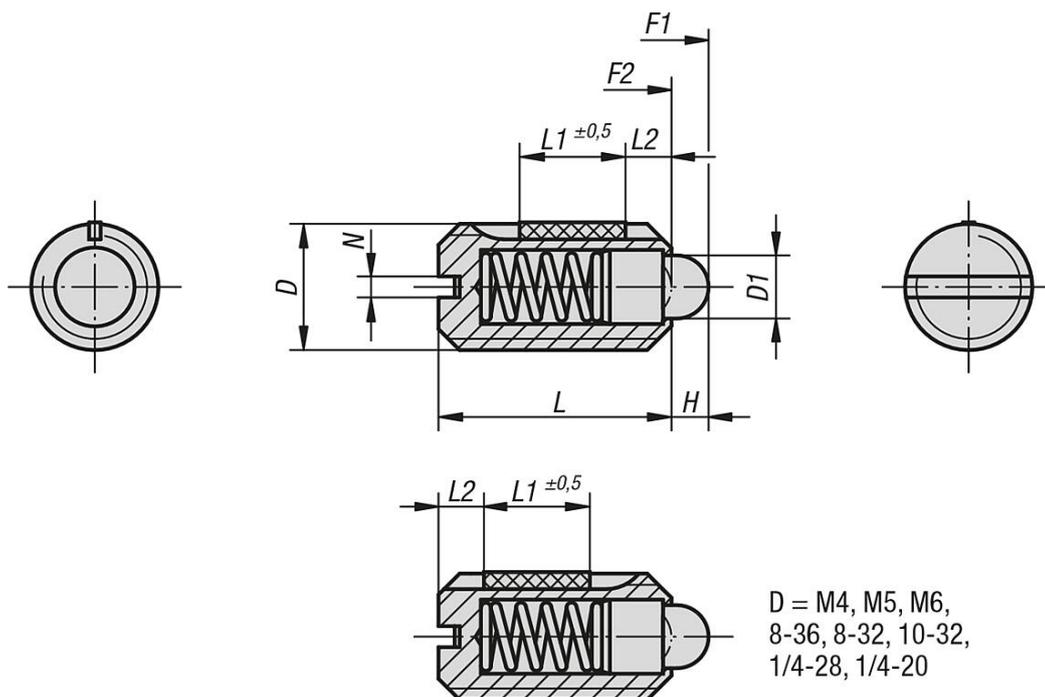

Artikelübersicht

| Bestellnummer | D | D1 | H | L | L1 | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Einschraub- drehmoment ca. Nm | Ausschraub- drehmoment ca. Nm |
|---------------|---------|-----|-----|----|----|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 03026-AG | 8-36 | 1,8 | 1,5 | 9 | 5 | 0,6 | 6 | 20 | 0,18 | 0,12 |
| 03026-AE | 8-32 | 1,8 | 1,5 | 9 | 5 | 0,6 | 6 | 20 | 0,18 | 0,12 |
| 03026-A1 | 10-32 | 2,4 | 2 | 12 | 6 | 0,8 | 6 | 20 | 0,12 | 0,08 |
| 03026-AJ | 1/4-28 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 7 | 20 | 0,44 | 0,21 |
| 03026-A2 | 1/4-20 | 2,7 | 2 | 14 | 7 | 1 | 7 | 20 | 0,44 | 0,21 |
| 03026-A3 | 5/16-18 | 4 | 2 | 16 | 8 | 1,2 | 15 | 30 | 1,1 | 0,38 |
| 03026-A4 | 3/8-16 | 4,5 | 2,5 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 35 | 1,36 | 0,62 |
| 03026-A5 | 1/2-13 | 6 | 3,5 | 22 | 10 | 2 | 30 | 55 | 2,11 | 1,41 |

03026 inch Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, Standard Federkraft, mit Gewindesicherung, inch



Artikelübersicht

| Bestellnummer | D | D1 | H | L | L1 | N | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Einschraub- drehmoment ca. Nm | Ausschraubdrehmoment ca. Nm |
|---------------|--------|-----|-----|----|----|-----|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| 03026-A6 | 5/8-11 | 8,5 | 4,5 | 24 | 14 | 2,5 | 45 | 100 | 3,95 | 3,05 |